


Sprostcilindrs STAF-50-30-P-A-K

Daļas numurs: 164881

FESTO

Ar sviru un iebūvētu atloka plāksni.

Šo produktu nedrīkst lietot šķidrās vidēs. Iespējama viegla noņemšana no divpusējās darbības cilindra.

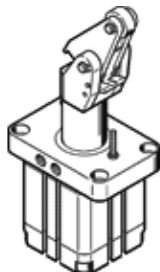

Datu lapa

Pazīme	Lielums
Gājiens	30 mm
Virzuļa diametrs	50 mm
Amortizēšana	P: Elastīgie amortizēšanas gredzeni/plāksnes abos galos
Montāžas pozīcija	vertikāle
Darbības režīms	vienpusējās darbības grūdošā darbība
Konstrukcijas struktūra	Virzuļa kāts ar kloķa sviru
Pozīcijas detektēšana	Tuvuma devējiem
Varianti	Viena gala virzuļa kāts
Aizsardzība pret momentu/ vadotne	Vadotnes kāts
Darbošanās spiediens	1,5 ... 10 bar
Darbošanās paņēmieni	Filtrēts saspieštais gaiss
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2
Apkārtējās vides temperatūra	5 ... 60 °C
Sadursmes spēks	1.200 N
Produkta svars	1.810 g
Montāžas tips	ar caurejošo urbumu
Pneimatiskais savienojums	G1/8
Materiālu piezīme	Brīvs no vara un PTFE
Pārsega materiālu informācija	Alumīnijs
Blīvējumu materiālu informācija	NBR
Materiālu informācija, korpuss	Alumīnijs
Virzuļa kāta materiālu informācija	Stiprs tērauda sakausējums, nerūsējošais