 



# Vienvirziena plūsmas kontroles vārsts GRLA-10-32-UNF-QS-5/32-U

Daļas numurs: 165008

FESTO

Priekš izplūdes gaisa plūsmas kontroles, ar pagriežamu savienojumu.  
Šis produkts ir tikai pieejams ja pasūta no ASV Festo Korporācijas.  
Tiks izņemts. Pieejams līdz 2011.

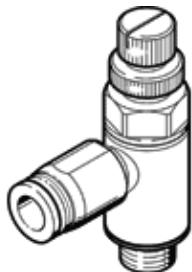

## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Vārsta funkcija	Vienvirziena plūsmas kontroles funkcija
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	QS-5/32
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	UNF10-32
Pārtrauces elements	Rievotā skrūve
Standarta nominālā plūsmas pakāpe, plūsmas kontroles virzienā	55 l/min
Standarta nominālā plūsmas pakāpe sprostvirzienā	35 l/min
Darbošanās spiediens	1 ... 9 bar
Apkārtējās vides temperatūra	0 ... 60 °C
Materiālu informācija, korpuss	PBT-pastiprināti
Darbošanās paņēmieni	Saspiests gaiss, filtrēts, neeļlots Filtrēts, eļlots gaiss
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Vidējā temperatūra	0 ... 60 °C
Produkta svars	8,4 g
Ieskrūvējamās statnes materiālu informācija	Misiņš
Atbrīvošanas gredzena materiālu informācija	POM