 



Tuvuma devējs SMT-8-NS-K-LED-24-B

Daļas numurs: 171180

FESTO

Elektrisks, bezkontakts, NPN, piedziņām ar T-rievu, ar vadu.

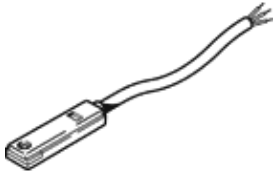

Datu lapa

Pazīme	Lielums
Konstrukcija	priekš T slotā
Atbilst standartam	EN 60947-5-2
Autorizācija	C-Tick
CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)	Saskaņā ar EU-EMV vadlīniju
Materiālu piezīme	Brīvs no vara un PTFE
Mērīšanas princips	Magnetorezistīvs
Apkārtējās vides temperatūra	-20 ... 60 °C
Komutācijas izeja	NPN
Komutācijas elementa funkcija	Normāli atvērts kontakts
Komutācijas vērtības reproduktivitāte	+/- 0,1 mm
Ieslēgšanās laiks	≤ 1 ms
Izslēgšanās laiks	≤ 0,8 ms
Max. izejas strāva	100 mA
Max. kontakta jauda DC	3 W
Sprieguma kritums	≤ 1,5 V
Atlikušā strāva	0,002 mA
Īssavienojuma stiprums	Jā
Pārslodžu izturēšanas spēja	Pieejams
Darbības sprieguma diapazons DC	10 ... 30 V
Polaritātes aizsargāts	priekš visiem elektriskajiem savienojumiem
Elektriskais savienojums	Kabelis 3-dzīslu
Savienotāja izejas virziens	aksiāls
Kabeļa garums	2,5 m
Kabeļu apvalku materiālu informācija	PUR
Montāžas tips	Iespilēts T- slotā Gareniski ievietojams rievā
Pievilkšanas moments	0,2 Nm
Produkta svars	30 g
Materiālu informācija, korpuss	TPE-U(PU) Stiprs tērauda sakausējums, nerūsējošais
Darbības statusa displejs	Dzeltena gaismas diode
Apkārtējās vides temperatūra	-5 ... 60 °C
Aizsardzības klase	IP65 IP67