

Savienojošais vads


KMP1-02-II-14-5

Daļas numurs: 175660
Produkts tiks atcelts

FESTO

Paredzēts IIMP-02 vārstu termināļiem, pilnīgi samontēts priekš 12 līdz 14 vārstu pozīcijām, 5 m garš.

Tiks izņemts no ražošanas. Pieejams līdz 2017. Lūdzu meklējiet alternatīvu mūsu Atbalsta vietnē.

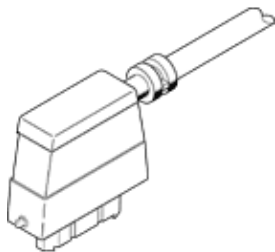

Datu lapa

Pazīme	Lielums
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Darbības sprieguma diapazons AC	≤ 300 V
Darbības sprieguma diapazons DC	≤ 250 V
Pieļaujamā strāvas slodze	4 A
Aizsardzības klase	IP65
Apkārtējās vides temperatūra ar elastīgo kabeļa instalāciju	5 ... 70 °C
Apkārtējās vides temperatūra	-30 ... 70 °C
Produkta svars	6.000 g
Elektriskais savienojums	72-kontaktu Spraudņa līgзда
Kabeļa struktūra	65 x 0,75 mm ²
Vada diametrs	22 mm
Kabeļa garums	5 m
Montāžas tips	Ar fiksāciju
Materiālu informācija, korpuss	Spiedienliets viegls sakausējums
Kabeļu apvalku materiālu informācija	PE
Materiālu informācija iespīlēšanas savienojumiem	Vara sakausējums Apsudrabots