


Apaļais cilindrs DSAB-4- -P

Daļas numurs: 176153

FESTO

120 °C ar gultņa vāku tiešai montāžai, gala vāks ar gaisa savienojumu vienā līnijā ar cilindra asi.

Šis produkts ir tikai pieejams ja pasūta no Festo Korea Co. Ltd.

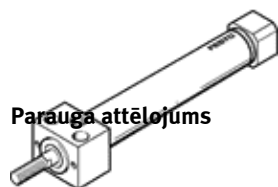

Parauga attēlojums



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Gājiens	1 ... 30 mm
Virzļa diametrs	4 mm
Amortizēšana	P: Elastīgie amortizēšanas gredzeni/plāksnes abos galos
Darbošanās spiediens	1 ... 10 bar
Darbības režīms	divpusējās darbības
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Piezīme par darba un vadības vidi	Eļļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk)
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2
Apkārtējās vides temperatūra	-20 ... 80 °C
Teorētiskais spēks pie 6 bāriem, ievilkšanās gājiens	5,6 N
Teorētiskais spēks pie 6 bāriem, izbīdīšanās gājiens	7,5 N
Kustīgā masa ar 0 mm gājienu	1,5 g
Papildus svars uz gājienu 10 mm	0,8 g
Pamata svars priekš 0 mm gājienu	6 g
Papildus masas faktors uz 10 mm no gājienu	0,2 g
Pneimatiskais savienojums	M3
Pārsega materiālu informācija	Kaļamā alumīnija sakausējums
Blīvējumu materiālu informācija	HNBR NBR TPE-U(PU)
Materiālu informācija, korpuss	Stiprs tērauda sakausējums, nerūsējošais
Virzļa kāta materiālu informācija	Stiprs tērauda sakausējums, nerūsējošais