


Sakabe

EAMC-B-15-22-4-9

Daļas numurs: 184262

FESTO

Priekš DGE.

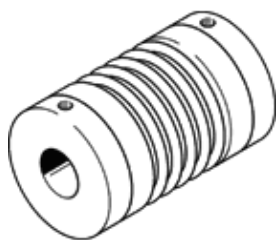

Datu lapa

Pazīme	Lielums
Turētāja diametrs 1	4 mm
Turētāja diametrs 2	9 mm
Izmērs	15
Nominālais garums	22 mm
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Max. ātrums	12.000 1/min
Uzglabāšanas temperatūra	-25 ... 60 °C
Relatīvais gaisa mitrums	0 - 95 %
Apkārtējās vides temperatūra	-25 ... 60 °C
Inerces masas moments	0,13 kgmm ²
Pārnēsamais moments	1 Nm
Produkta svars	6 g
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS