


Daudzkārtīgs sadalītājs QSQ-1/4T-3/16-U

Daļas numurs: 190609

FESTO

4-vietīgs, pagriežams par 360°.

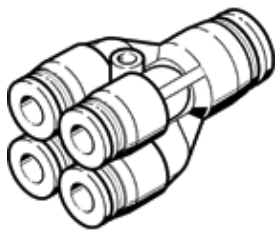

Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izmērs	Standarta
Nominālais izmērs	2,8 mm
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Konstrukcijas struktūra	Spied/pavelc princips
Iepakojuma izmērs	1
Darba spiediens visā temperatūras diapazonā	-0,95 ... 10 bar
Jūras klasifikācija	skatiet sertifikātu
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:::]
Piezīme par darba un vadības vidi	Eļļotāja darbība iespējama
Korozijas noturības klasifikācija CRC	1 - Zema korozijas ietekme
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Produkta svars	20,5 g
Izeju skaits	4
Piegādes līniju skaits	1
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	priekš cauruļvada, 1/4" ārējais diametrs
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	priekš cauruļvada, 3/16" ārējais diametrs
Atbrīvošanas gredzena krāsa	Pelēks
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Korpusa materiāls	PBT
Atbrīvošanas gredzena materiāls	POM
Caurules blīves materiāls	NBR
Caurules noturošā naža materiāls	Stiprs tērauda sakausējums, nerūsējošais