

# Iespiežamais savienotājs QS-3/8H-5/16-U


Daļas numurs: 190617

FESTO

ar uzspiežamo uznavu.

Šis produkts ir tikai pieejams ja pasūta no ASV Festo Korporācijas.

Tiks izņemts. Pieejams līdz 2011.

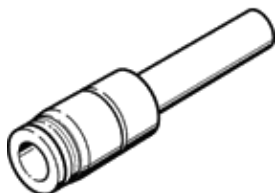

## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izmērs	Standarta
Nominālais izmērs	5 mm
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Iepakojuma izmērs	1
Konstrukcijas struktūra	Spiet/pavelc princips
Darbošanās spiediens	-0,95 ... 10 bar
No temperatūras atkarīgs darbības spiediens	-0,95 ... 10 bar
Darbošanās paņēmieni	Filtrēts saspiestais gaiss Vakuums
Korozijas noturības klasifikācija CRC	1
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Autorizācija	Germanischer Lloyd
Produkta svars	7,5 g
Pneimatiskais savienojums	priekš cauruļvada, 5/16" ārējais diametrs Iespiežamā uznavā QS-3/8"
Atbrīvošanas gredzena krāsa	Pelēks
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Materiālu informācija, korpuss	PBT
Atbrīvošanas gredzena materiālu informācija	POM
Cauruļu blīvējumu materiālu informācija	NBR
Cauruļu iespīlēšanas segmenta materiālu informācija	Stiprs tērauda sakausējums, nerūsējošais