

Iespiežamais/ vītņotais L-veida savienojums QSKL-1/16-1/4-U


Daļas numurs: 192816

FESTO

Pagriežams par 360°, viriškā ar ārējo sešstūri.

Šis produkts ir tikai pieejams ja pasūta no ASV Festo Korporācijas.

Tiks izņemts. Pieejams līdz 2011.

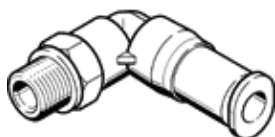

Datu lapa

| Pazīme | Lielums |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Izmērs | Standarta |
| Nominālais izmērs | 3,2 mm |
| Blīvējuma tips uz ieskrūvējamā statņa | pārklājums |
| Montāžas pozīcija | Jebkurš |
| Iepakojuma izmērs | 1 |
| Konstrukcijas struktūra | Spied/pavelc princips |
| Darbošanās spiediens | -0,95 ... 10 bar |
| No temperatūras atkarīgs darbības spiediens | -0,95 ... 10 bar |
| Darbošanās paņēmieni | Filtrēts saspiestais gaiss Vakuums |
| Korozijas noturības klasifikācija CRC | 1 |
| Apkārtējās vides temperatūra | -10 ... 60 °C |
| Autorizācija | Germanischer Lloyd |
| Produkta svars | 21,5 g |
| Pneimatiskais savienojums | Ārējā vītne NPT1/16-27 priekš cauruļvada, 1/4" ārējais diametrs |
| Atbrīvošanas gredzena krāsa | Pelēks |
| Materiālu piezīme | Atbilst RoHS |
| Materiālu informācija, korpuss | PBT |
| Atbrīvošanas gredzena materiālu informācija | POM |
| Cauruļu blīvējumu materiālu informācija | NBR |
| Cauruļu iespīlēšanas segmenta materiālu informācija | Stiprs tērauda sakausējums, nerūsējošais |