

 

# Vienvirziena plūsmas kontroles vārsts GR-QS-6-LF

Daļas numurs: 193968  
Produkts tiks atcelts

FESTO

Ar plūsmas regulēšanu vienā virzienā.

Tīks izņemts no ražošanas. Pieejams līdz 2017. Lūdzu meklējiet alternatīvu mūsu Atbalsta vietnē.

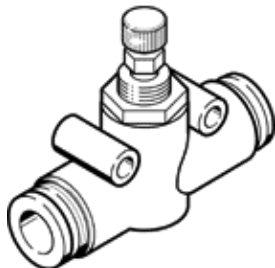

## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Vārsta funkcija	Vienvirziena plūsmas kontroles funkcija
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	QS-6
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	QS-6
Pārtrauces elements	Rievotā skrūve
Montāžas tips	Izvēles Priekšējā paneļa instalācija ar caurejošo urbumu ar piederumiem
Standarta nominālā plūsmas pakāpe, plūsmas kontroles virzienā	75 l/min
Standarta nominālā plūsmas pakāpe sprostvirzienā	260 ... 270 l/min
Darbošanās spiediens	0,2 ... 10 bar
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Materiālu informācija, korpuss	PA-pastiprināts
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Normālā caurplūde droseles virzienā 6 -> 0 bāri	110 l/min
Normālā caurplūde sprostvirzienā 6 -> 0 bāri	500 ... 510 l/min
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Piezīme par darba un vadības vidi	Eļļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk)
Vidējā temperatūra	-10 ... 60 °C
Produkta svars	25 g
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Blīvējumu materiālu informācija	NBR
Atbrīvošanas gredzena materiālu informācija	POM
Regulēšanas skrūves materiālu informācija	Stiprs tērauda sakausējums