


Kolektora bloks MHA1-PR6-3-PI-PCBM

Daļas numurs: 197254

FESTO

kolektoru bloku vārstu MHA1-...-PI iespiesto shēmu montāžai, ar pneimatikas daudzkontakta spraudni.

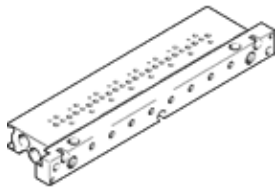

Datu lapa

Pazīme	Lielums
Max. vārstu pozīciju skaits	6
Darbošanās spiediens	0 ... 8 bar
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Piezīme par darba un vadības vidi	Eļļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk)
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2 - Mainīga korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Apkārtējās vides temperatūra	0 ... 40 °C
Vārsta montāžas metode	ar iekšējo (sievīšķo) vītņi
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	M5
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	M3
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 3	M5
Savienojošās plāksnes materiāls	Kaļamā alumīnija sakausējums