


# Aksiālais komplekts EAMM-A-S38-40P

Daļas numurs: 2219044

☆ Pamatproduktu klāsts

Piemērots elektriskajām piedziņām.

FESTO

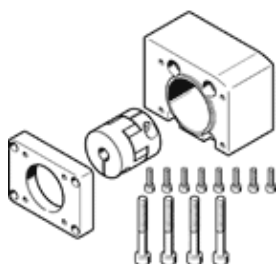

## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Uzglabāšanas temperatūra	-25 ... 60 °C
Relatīvais gaisa mitrums	0 - 95 %
Aizsardzības klase	IP40
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Pārnēsamais moments	6,5 Nm
Produkta svars	380 g
Interfeisa kods, aktuators	S38
Interfeisa kods, Motora In	40P
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS