


# Iespīlēšanas uzmava EAMH-110-12-C34

Daļas numurs: 2429556

FESTO

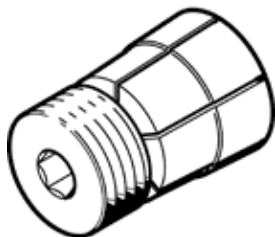

## Datu lapa

| Pazīme                       | Lielums                |
|------------------------------|------------------------|
| Izmērs                       | 110                    |
| Montāžas pozīcija            | Jebkurš                |
| Max. ātrums                  | 5.000 l/min            |
| PWIS conformity              | VDMA24364-B2-L         |
| Uzglabāšanas temperatūra     | -25 ... 60 °C          |
| Relatīvais gaisa mitrums     | 0 - 95 %               |
| Apkārtējās vides temperatūra | -10 ... 60 °C          |
| Inerces masas moments        | 32,1 kgmm <sup>2</sup> |
| Produkta svars               | 229 g                  |
| Materiālu piezīme            | Atbilst RoHS           |