


Plēšu komplekts EADB-V2-40-S301-400

Daļas numurs: 2828837

FESTO

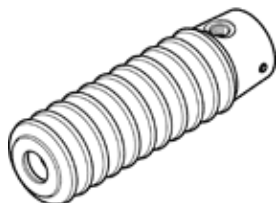

Datu lapa

| Pazīme | Lielums |
|---------------------------------------|---|
| Ārējais diametrs | 57 mm |
| Izmērs | 40 |
| Gājiena diapazons | 301 ... 400 mm |
| Virzuļa kāta pagarinājums | 119 mm |
| Konstrukcija | apaļš |
| Montāžas pozīcija | Jebkurš |
| Konstrukcijas struktūra | Plēšu komplekts ar izvadītu izplūdes gaisu |
| Korozijas noturības klasifikācija CRC | 3 - Augsta korozijas ietekme |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Vides izturība | Putekļi Šķembas Eļļas Smērviela Benzīni |
| Aizsardzības klase | IP65 pēc IEC 60529 |
| Apkārtējās vides temperatūra | -10 ... 80 °C |
| Kustīgā masa | 137 g |
| Produkta svars | 201 g |
| Montāžas tips | uzvelkams Ar vītņotu tapu |
| Pneimatiskais savienojums | G1/4 |
| Materiālu piezīme | Atbilst RoHS |
| Adaptēra komponentu materiāls | Kaļamā alumīnija sakausējums Anodizēts |
| Blīvējumu materiāls | NBR |
| Membrānas materiāls | NBR |
| Vītņotās tapas materiāls | Stiprs tērauda sakausējums, nerūsējošais |