


 
# Elektromagnētiskais vārsts

## MZH-5/3G-M3-L-LED

Daļas numurs: 30196

FESTO

Mikro Pneimatika, ar ieslēdzējreleju un rokas vadību, bez spraudņa ligzdas.

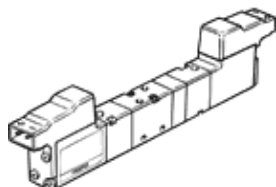

## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Vārsta funkcija	5/3 noslēgts
Standarta nominālā plūsmas pakāpe	40 l/min
Darbošanās spiediens	2 ... 7 bar
Konstrukcijas struktūra	Virzuļa slīdceļš
Aizsardzības klase	IP40 ar spraudņa ligzdu
Nominālais izmērs	1,5 mm
Vadības gaiss	Vadāms
Komutācijas izslēgšanas laiks	30 ms
Komutācijas ieslēgšanas laiks	6 ms
Noslodzes cikls	100%
Tīnuma raksturlielumu dati	24V DC: 0,55W
Darbošanās paņēmieni	Žāvēts saspīestais gaiss, eļļots vai neeļļots
Vidējā temperatūra	-5 ... 50 °C
Apkārtējās vides temperatūra	-5 ... 50 °C
Produkta svars	50 g
Montāžas tips	ar caurejošo urbumu
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	Apakšējā pamatne M3
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	Apakšējā pamatne M3
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 3	Apakšējā pamatne M3
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 4	Apakšējā pamatne
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 5	Apakšējā pamatne
Blīvējumu materiālu informācija	NBR
Materiālu informācija, korpuss	Alumīnija spiedienlējums