

 

Elektromagnētiskais vārsts

MZH-5/2-1,5-L-LED

Daļas numurs: 30220

FESTO

Mikro Pneimatika, ar ieslēdzējreleju un rokas vadību, bez spraudņa ligzdas.

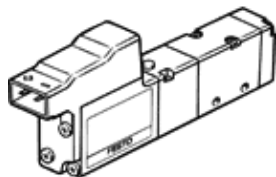

Datu lapa

Pazīme	Lielums
Vārsta funkcija	5/2 viena elektromagnēta
Standarta nominālā plūsmas pakāpe	80 l/min
Darbošanās spiediens	2 ... 7 bar
Konstrukcijas struktūra	Virzuļa slīdceļš
Aizsardzības klase	IP40 ar spraudņa ligzdu
Nominālais izmērs	1,5 mm
Vadības gaiss	Vadāms
Komutācijas izslēgšanas laiks	21 ms
Komutācijas ieslēgšanas laiks	9 ms
Noslodzes cikls	100%
Tīnuma raksturlielumu dati	24V DC: 0,55W
Darbošanās paņēmieni	Žāvēts saspiegtais gaiss, eļļots vai neeļļots
Vidējā temperatūra	-5 ... 50 °C
Apkārtējās vides temperatūra	-5 ... 50 °C
Produkta svars	30 g
Montāžas tips	ar caurejošo urbumu
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	Apakšējā pamatne Kolektora modulis
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	Apakšējā pamatne Kolektora modulis
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 3	Apakšējā pamatne Kolektora modulis
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 4	Kolektora modulis
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 5	Kolektora modulis
Blīvējumu materiālu informācija	NBR
Materiālu informācija, korpuss	Alumīnija spiedienlējums