


Devējs SKDA-1.5-AB

Daļas numurs: 4624759

FESTO

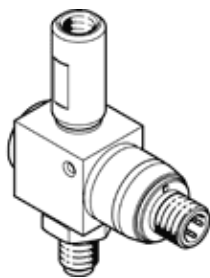

Datu lapa

Pazīme	Lielums
Spēka mērīšanas diapazons	0 ... 1,5 kN
Kalibrācijas diapazons	-0,2 ... 2 kN
Slodzes limits	3,75 kN
Darbības sprieguma diapazons DC	10 ... 30 V
Analogā izeja	4 - 20 mA
Precizitāte, analogā izeja FS	0,2 %FS
Korpusa materiāls	Kaļamā alumīnija sakausējums Stiprs tērauda sakausējums, nerūsējošais
Materiālu piezīme	Satur LABS substances Atbilst RoHS
Produkta svars	0,2 kg
Apkārtējās vides temperatūra	-20 ... 80 °C
Aizsardzības klase	IP67
Elektriskais savienojums	Spraudņa līgзда M12x1 4-kontaktu A-kodējums
Korozijas noturības klasifikācija CRC	0 - Nav korozijas ietekme
CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)	Saskaņā ar EU-EMV vadlīniju saskaņā ar ES RoHS direktīvu
KC mark	KC-EMV