

Spiediena manometrs MA-63-1,6-R1/4-MPA-E-RG


Daļas numurs: 526785

Produkts tiks atcelts

FESTO

Ar rādītāju MPa, regulējamu sarkani/zaļo diapazonu.

Tīks izņemts no ražošanas. Pieejams līdz 2014. Lūdzu meklējiet alternatīvu mūsu Atbalsta vietnē.

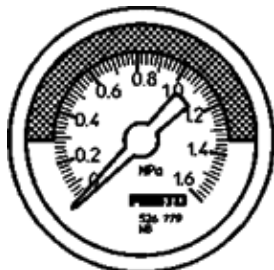

Datu lapa

| Pazīme | Lielums |
|---|---------------------------------------|
| Indikācijas diapazons [MPa] | 0 ... 1,6 MPa |
| Atbilst standartam | EN 837-1 |
| Spiediena manometra nominālais izmērs | 63 |
| Konstrukcijas struktūra | Bordona caurules spiediena manometrs |
| Montāžas tips | Līnijas instalācija |
| Darbošanās paņēmieni | Inertās gāzes Neitrālie šķidrumi |
| Darbošanās spiediens | 0 ... 1,6 MPa |
| Mainīgās slodzes faktors | 0,66 |
| Mērījumu precizitātes klase | 2,5 |
| Aizsardzības klase | IP43 |
| Vidējā temperatūra | -20 ... 60 °C |
| Apkārtējās vides temperatūra | -20 ... 60 °C |
| Materiālu piezīme | Atbilst RoHS |
| Savienojuma pozīcija | Aizmugures centrāle |
| Pneimatiskais savienojums | R1/4 |
| Materiāli kuri ir kontaktā ar vielu | Misiņš |
| Ieskrūvējamās statnes materiālu informācija | Misiņš |
| Materiālu informācija, korpuss | ABS |
| Materiālu informācija, skatlogs | PMMA |
| Korpusa krāsa | Melns |
| Produkta svars | 90 g |
| Piezīme par darba un vadības vidi | Izņemot skābekli Izņemot acetilēnu |