

# Ātrās savienošanas ligzda KDS6-1/4-A


Daļas numurs: 531647

Produkts tiks atcelts

pašnoslēdzotais, drošības sakabei pēc ISO 4414

Tīks izņemts no ražošanas. Pieejams līdz 2018. Lūdzu meklējiet alternatīvu mūsu Atbalsta vietnē.

FESTO

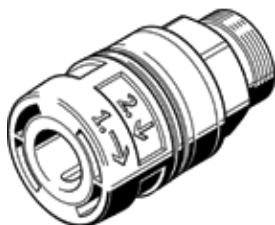

## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Nominālais izmērs	8 mm
Darba spiediens visā temperatūras diapazonā	-0,5 ... 12 bar
Standarta nominālā plūsmas pakāpe	1.611 l/min
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Piezīme par darba un vadības vidi	Eļļotāja darbība iespējama
Korozijas noturības klasifikācija CRC	1 - Zema korozijas ietekme
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Autorizācija	BIA TÜV
Nominālais pievilkšanas moments	9,5 Nm
Nominālā pievilkšanas momenta pielāide	± 15 %
Produkta svars	93 g
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	Vīrišķā vītne G1/4
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS