

# Ātrās savienošanas ligzda KDS6-3/8-I


Daļas numurs: 531651

Produkts tiks atcelts

pašnoslēdzotais, drošības sakabei pēc ISO 4414

Tīks izņemts no ražošanas. Pieejams līdz 2018. Lūdzu meklējiet alternatīvu mūsu Atbalsta vietnē.

FESTO

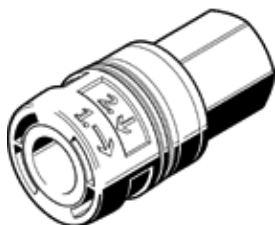

## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Nominālais izmērs	7,2 mm
Darba spiediens visā temperatūras diapazonā	-0,5 ... 12 bar
Standarta nominālā plūsmas pakāpe	1.733 l/min
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Piezīme par darba un vadības vidi	Eļļotāja darbība iespējama
Korozijas noturības klasifikācija CRC	1 - Zema korozijas ietekme
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Autorizācija	BIA TÜV
Nominālais pievilkšanas moments	21,5 Nm
Nominālā pievilkšanas momenta pielaišana	± 15 %
Produkta svars	115 g
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	Sievišķā vītne G3/8
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS