


Kolektora sliede. VABM-B6-E-G14-10

Daļas numurs: 537504

FESTO

Paredzēts VUVB elektromagnētiskajam vārstam.

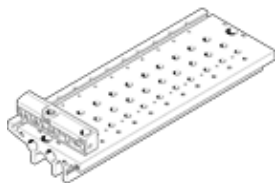

Datu lapa

| Pazīme | Lielums |
|--|---------------------------------------|
| Tiklojuma izmērs | 21 mm |
| Max. vārstu pozīciju skaits | 10 |
| Korozijas noturības klasifikācija CRC | 2 |
| Maks. pievilkšanas moments, H-sliedes stiprinājums | 1,5 Nm |
| Max. pievilkšanas moments, vārsta stiprinājums | 2 Nm |
| Maks. pievilkšanas moments, sienas stiprinājums | 5 Nm |
| Produkta svars | 800 g |
| Papildus vadības gaisa pieslēgvietā 12/14 | G1/8 |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1 | G1/4 |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 3 | G1/4 |
| Materiālu piezīme | Brīvs no vara un PTFE Atbilst RoHS |
| Materiālu informācija, kolektora līnija | Kaļamā alumīnija sakausējums |