


Vienvirziena plūsmas kontroles vārsts GRLA-1/8-QS-8-B-20

Daļas numurs: 540359

FESTO

Priekš izplūdes gaisa plūsmas kontroles, ar pagriežamu savienojumu.

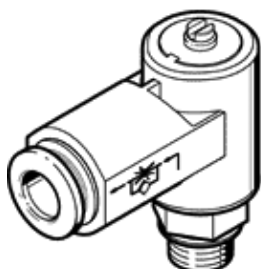

Datu lapa

Pazīme	Lielums
Vārsta funkcija	Vienvirziena plūsmas kontroles funkcija izplūdes gaisam
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	QS-8
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	G1/8
Iedarbināšanas tips	manuāls
Pārtrauces elements	Iešķeltā skrūve
Montāžas tips	Vītņots
Standarta nominālā plūsmas pakāpe, plūsmas kontroles virzienā	650 l/min
Standarta nominālā plūsmas pakāpe sprostvirzienā	600 ... 750 l/min
Darbošanās spiediens	0,2 ... 10 bar
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Darbošanās paņēmieni	Filtrēts, neeļlots saspiestais gaiss, 40 µm filtrācija Filtrēts, eļlots saspiestais gaiss, 40 µm filtrācija
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Normālā caurplūde droseles virzienā 6 -> 0 bāri	1.080 l/min
Normālā caurplūde sprostvirzienā 6 -> 0 bāri	800 ... 1250 l/min
Uzglabāšanas temperatūra	-10 ... 40 °C
Vidējā temperatūra	-10 ... 60 °C
Max. pievilkšanas moments	4 Nm
Pieļaujamais aktuācijas moments, regulējošā skrūve	0,4 Nm
Produkta svars	18 g
Iepakojuma izmērs	20
Ieskrūvējamās statnes materiālu informācija	Kaļamā alumīnija sakausējums
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Blīvējumu materiālu informācija	NBR TPE-U(PU)
Atbrīvošanas gredzena materiālu informācija	POM
Regulēšanas skrūves materiālu informācija	Misiņš
Grozāmā savienojuma materiālu informācija	PBT-pastiprināti