 



Leņķiskā piedziņa DRQD-25-180-YSRJ-A-AL-FW

Daļas numurs: 540462

FESTO

Pozīcijas zondēšanai, ar regulējamiem amortizatoriem un spēli kompensējošu gultņojumu. Piegādes pieslēgvietā kreisajā pusē.

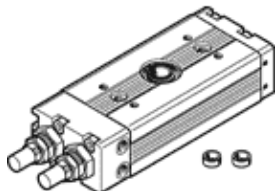

Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izmērs	25
Rotācijas leņķa regulēšanas diapazons	-20 ... 6 deg
Pagrieziena leņķis	0 ... 180 deg
Amortizēšana	Amortizators, stingra raksturlikne, regulējams
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Konstrukcijas struktūra	Zobstienis un zobrats
Pozīcijas detektēšana	Tuvuma devējiem
Darbošanās spiediens	2 ... 10 bar
Max. svārstību frekvence pie 6 bāriem	1,5 Hz
Darbības režīms	divpusējās darbības
Darbošanās paņēmieni	Filtrēts saspiestais gaiss
Korozijas noturības klasifikācija CRC	1
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Griezes moments pie 6 bāriem	6,1 Nm
Montāžas tips	ar caurejošo urbumu ar iekšējo (sievīšķo) vītņi Izvēles
Pneimatiskais savienojums	M5
Materiālu piezīme	Brīvs no vara un PTFE
Piedziņas vārpstas materiālu informācija	Termiski apstrādāts tērauds
Pārsega materiālu informācija	Alumīnijs
Blīvējumu materiālu informācija	NBR TPE-U(PU)
Materiālu informācija, korpuss	Alumīnijs