


Lineārais portāls DHSL-2DGE25ZR-DGEA18

Daļas numurs: 542997

FESTO

visaptveroša elektriska zobsiksna ass ar pasīvās vadotnes asi un elektrisku konsoles asi, dinamiska pozicionēšana. Savienojama ar Festo rotācijas piedziņu un satvērēju klāstu. Pasūtāms kā montāžas komplekts vai kā pilnīgi salikts un uzstādīts.

Lūdzu noklikšķiniet uz augstāk esošo FAX pieprasījuma, lai iegūtu jūsu prasībām atbilstošu piedāvājumu.

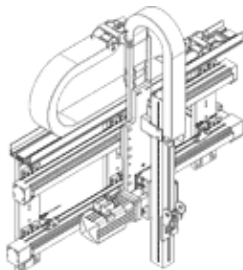

Datu lapa

Pazīme	Lielums
Salikšana	Lineārs portāls 2.0
Efektīvā slodze	0 ... 4 kg
Piedziņas elements, Z ass	DGEA-18
Piedziņas sistēma, Z ass	Elektrisks DGEA zobsiksna piedziņa
Vidējā pozīcija, Z ass	Jebkurš
Gājiens, Z ass	0 ... 400 mm
Atkārtotāšanas precizitāte gala pozīcijā, Z ass	± 0,05 mm
Atkārtotāšanas precizitāte vidējā pozīcijā, Z ass	± 0,05 mm
Piedziņas elements, Y ass	2x DGE-25-ZR-KF
Piedziņas sistēma, Y ass	Elektrisks Zobsiksna piedziņa ar lodīšu gultņu vadotni
Vidējā pozīcija, Y ass	Jebkurš
Gājiens, Y ass	0 ... 2.000 mm
Atkārtotāšanas precizitāte gala pozīcijā, Y ass	± 0,1 mm
Atkārtotāšanas precizitāte vidējā pozīcijā, Y ass	± 0,1 mm