


Plakanas virsmas portāls DHSF-DGE25ZR-DGE25ZR

Daļas numurs: 543019

FESTO

visaptveroša elektriska zobsiksna ass ar lodīšu gultņu vadotni un pasīvās vadotnes asi, precīza un ļoti dinamiska pozicionēšana. Savienojama ar Festo rotācijas piedziņu un satvērēju klāstu. Pasūtāms kā montāžas komplekts vai kā pilnīgi salikts un uzstādīts.

Lūdzu noklikšķiniet uz augstāk esošo FAX pieprasījuma, lai iegūtu jūsu prasībām atbilstošu piedāvājumu.

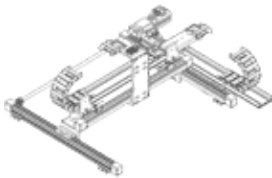

Datu lapa

Pazīme	Lielums
Salikšana	Plakanās virsmas portāls 1.0-3.0
Efektīvā slodze	0 ... 6 kg
Piedziņas elements, Y ass	DGE-25-ZR-KF
Piedziņas sistēma, Y ass	Elektrisks Zobsiksna piedziņa ar lodīšu gultņu vadotni
Vidējā pozīcija, Y ass	Jebkurš
Gājiens, Y ass	0 ... 1.300 mm
Atkārtotāšanas precizitāte gala pozīcijā, Y ass	± 0,1 mm
Atkārtotāšanas precizitāte vidējā pozīcijā, Y ass	± 0,1 mm
Piedziņas elements, X ass	DGE-25-ZR-KF
Piedziņas sistēma, X ass	Elektrisks Zobsiksna piedziņa ar lodīšu gultņu vadotni
Vidējā pozīcija, X ass	Jebkurš
Gājiens, X ass	0 ... 2.000 mm
Atkārtotāšanas precizitāte gala pozīcijā, X ass	± 0,1 mm
Atkārtotāšanas precizitāte vidējā pozīcijā, X ass	± 0,1 mm