

Energijas piegādes elements SVG-1/230VAC-24VDC-10A


Daļas numurs: 547868

Produkts tiks atcelts

FESTO

Ar 24 V DC izejas spriegumu un 10 A izejas strāvu.

Tīks izņemts no ražošanas. Pieejams līdz 2014. Lūdzu meklējiet alternatīvu mūsu Atbalsta vietnē.

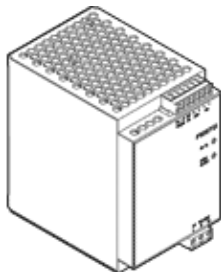

Datu lapa

Pazīme	Lielums
Platums	85 mm
Augstums	130 mm
Garums	125 mm
Montāžas pozīcija	Brīva konvekcija
Primārā piegāde	Vienfāzes
Ieejas strāva	2,8 - 1,2 A
Nominālais izejas DC spriegums	24 V
Nominālā izejas strāva	10 A
Ieejas sprieguma AC diapazons	100 ... 240 V
Tīkla filtrs	50 ms
Tīkla frekvence	45 ... 65 Hz
CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)	Saskaņā ar EU-EMV vadlīniju Saskaņā ar ES zemsprieguma direktīvu
Uzglabāšanas temperatūra	-40 ... 85 °C
Relatīvais gaisa mitrums	95%
Aizsardzības klase	IP20
Apkārtējās vides temperatūra	-25 ... 70 °C
Autorizācija	C-Tick c UL us - Listed (OL)
Produkta svars	1.300 g
Montāžas tips	ar augšējo sliedi
Materiālu piezīme	Satur LABS substances