


Aksiālais komplekts EAMM-A-E48-40G

Daļas numurs: 550968

FESTO

Piemērots elektriskajām piedziņām.

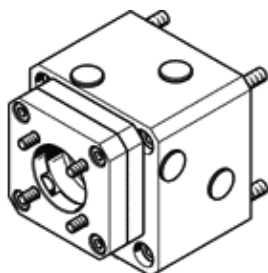

Datu lapa

Pazīme	Lielums
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Uzglabāšanas temperatūra	-25 ... 60 °C
Relatīvais gaisa mitrums	0 - 95 %
Aizsardzības klase	IP40
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Pārnēsamais moments	8,8 Nm
Produkta svars	550 g
Interfeisa kods, aktuators	E48A
Interfeisa kods, Motora In	40G
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS