

# Pirksta sviras vārsts VHEM-LT-M32C-M-G14

 

Daļas numurs: 561326

Produkts tiks atcelts

FESTO

Šis tips ir derīgs vakuūmam.

Tīks izņemts no ražošanas. Pieejams līdz 2019. Lūdzu meklējiet alternatīvu mūsu Atbalsta vietnē.

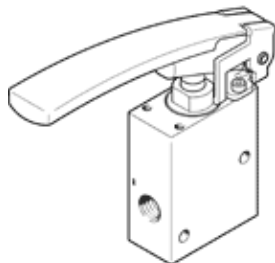

## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Vārsta funkcija	3/2 noslēgts, viena elektromagnēta
Iedarbināšanas tips	manuāls
Platums	25 mm
Standarta nominālā plūsmas pakāpe	1.000 l/min
Darbošanās spiediens	-0,95 ... 8 bar
Konstrukcijas struktūra	Mazā sēdvieta
Atstatīšanas tips	mehāniskā atspere
Nominālais izmērs	6 mm
Lietošanas instrukcija	Darbināt tikai manuāli
Vadības gaiss	tiešais
Darbošanās paņēmiens	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Piezīme par darba un vadības vidi	Eļļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk)
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2 - Mainīga korozijas ietekme
Vidējā temperatūra	-10 ... 60 °C
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Iedarbināšanas spēks	31 N
Produkta svars	216 g
Montāžas tips	ar caurejošo urbumu
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	G1/4
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	G1/4
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 3	G1/4
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Material seals	NBR
Material housing	Kaļamā alumīnija sakausējums Anodizēts