


# Kolektora sliede. VABM-L1-10AW-M7-6

Daļas numurs: 566550

FESTO

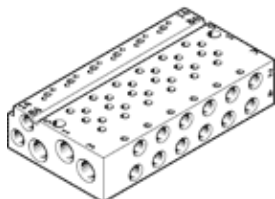

## Datu lapa

| Pazīme  | Lielums                               |
|---|---------------------------------------|
| Tīklojuma izmērs                                  | 10,5 mm                               |
| Max. vārstu pozīciju skaits                       | 16                                    |
| Operating pressure MPa                            | -0,09 ... 1 MPa                       |
| Darbošanās spiediens                              | -0,9 ... 10 bar                       |
| Autorizācija                                      | RCM Mark<br>c UL us - Recognized (OL) |
| Korozijas noturības klasifikācija CRC             | 2 - Mainīga korozijas ietekme         |
| PWIS conformity                                   | VDMA24364-B1/B2-L                     |
| Maks. pievilšanas moments, H-sliedes stiprinājums | 1,5 Nm                                |
| Max. pievilšanas moments, vārsta stiprinājums     | 0,45 Nm                               |
| Maks. pievilšanas moments, sienas stiprinājums    | 1,5 Nm                                |
| Produkta svars                                    | 132 g                                 |
| Papildus vadības gaisa pieslēgvietā 12/14         | M5                                    |
| Vadības izplūdes pieslēgvietā 82/84               | M5                                    |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1         | M7                                    |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2         | M5                                    |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 3         | M7                                    |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 4         | M5                                    |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 5         | M7                                    |
| Materiālu piezīme                                 | Atbilst RoHS                          |
| Kolektora materiāls                               | Kaļamā alumīnija sakausējums          |