


Sakabe

EAMD-67-60-40-32X32-U

Daļas numurs: 8164978

FESTO

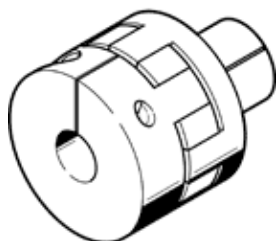

Datu lapa

Pazīme	Lielums
Turētāja diametrs 1	40 mm
Turētāja diametrs 2	32 mm
Izmērs	67
Nominālais garums	60 mm
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Max. ātrums	4.500 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Uzglabāšanas temperatūra	-25 ... 60 °C
Relatīvais gaisa mitrums	0 - 95 %
Apkārtējās vides temperatūra	-25 ... 60 °C
Inerces masas moments	402 kgmm ²
Pārnēsamais moments	200 Nm
Produkta svars	733 g
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS