 



# Schokdemper YSR-25-40

Artikelnummer: 10870

FESTO

instelbaar, navulbaar

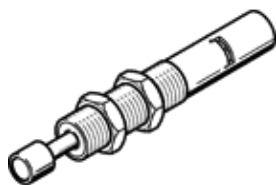

## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	25
Slag	40 mm
Demping	instelbaar harde karakteristiek
Inbouwpositie	willekeurig
Positiedetectie	zonder
Max. impactsnelheid	3 m/s
Terugsteltijd kort	0,4 s
Terugsteltijd lang	1 s
Werking	enkelwerkend drukkend
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2
Omgevingstemperatuur	-10 ... 80 °C
Dempingslengte	40 mm
Max. aanslagkracht	4.000 N
Max. energieopname per slag	160 J
Max. energieopname per uur	293.000 J
Max. restenergie	0,8 J
Terugstelkracht	30 N
Productgewicht	860 g
Soort bevestiging	met contraoer
Materiaal - tip	vrij van koper en PTFE
Materiaal - informatie dichtingen	NBR
Materiaal - informatie behuizing	Staal verzinkt
Materiaal - informatie zuigerstang	hooggelegeerd staal