


l-opsteeknippelschroefkoppeling LCN-1/8-PK-3

Artikelnummer: 11955

FESTO

zwaaibaar, met dichtingsring.

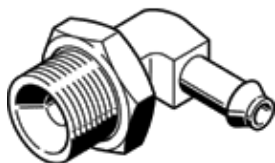

Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|---|--|
| Nominale diameter | 2 mm |
| Soort dichting op de inschroeftap | Dichtingsring |
| Werkdruk volledig temperatuurbereik | -0,95 ... 10 bar |
| Bedrijfsmedium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| Opmerking over werkings- en stuurmedium | Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking) |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 2 - matige corrosieweerstand |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-B1/B2-L |
| Omgevingstemperatuur | 0 ... 60 °C |
| Pneumatische aansluiting 1 | Uitwendige schroefdraad G1/8 |
| Pneumatische aansluiting 2 | voor slang buitendiameter 4 mm |
| Materiaal - opmerking | RoHS conform |
| Materiaal behuizing | Aluminium Gespuitsgiet zink |