

Insteekhuls QSH-1/2-3/8-U


Artikelnummer: 153827

FESTO

reducerend.

Dit product is enkel via Festo Amerika verkrijgbaar.

Einde productie. Leverbaar tot 2011.

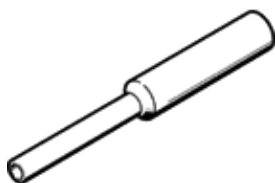

Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Inbouwpositie	willekeurig
Aantal stuks per verpakking	1
Constructieve opbouw	Push-pullprincipe
Werkdruk	-0,95 ... 10 bar
Temperatuurafhankelijke bedrijfsdruk	-0,95 ... 10 bar
Bedrijfsmedium	gefilterde perslucht Vacuüm
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Toelating	Germanischer Lloyd
Productgewicht	2 g
Pneumatische aansluiting	Insteekhuls QS-3/8" Insteekhuls QS-1/2"
Kleur van de demontagering	grijs
Materiaal - tip	RoHS conform
Materiaal - informatie behuizing	PBT