


Debietregelaar GRGO-M5-QS-4-LF-C

Artikelnummer: 175066

FESTO

werkt in beide doorstroomrichtingen. Met debietregelaar en QS-
insteekkoppeling.

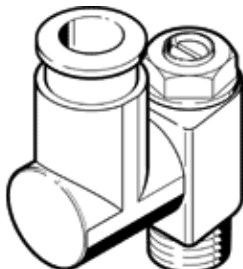

Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Ventiefunctie	Smoorfunctie
Pneumatische aansluiting 1	M5
Pneumatische aansluiting 2	QS-4
Instelelement	Sleufschroef
Soort bevestiging	inschroefbaar
Normaal nominaal debiet in smoorrichting	40 l/min
Werkdruk	0 ... 10 bar
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Bedrijfsmedium	gefilterde, niet-geoliede perslucht, filterfijnheid 40 µm gefilterde, geoliede perslucht, filterfijnheid 40 µm
Inbouwpositie	willekeurig
Nominaal debiet in smoorrichting 6 -> 0 bar	80 l/min
Mediumtemperatuur	-10 ... 60 °C
Max. aandraaimoment	1,5 Nm
Productgewicht	14 g
Materiaal - informatie draadplug	Messing
Materiaal - informatie dichtingen	NBR
Materiaalinfo demontagering	POM
Materiaalinfo regelschroef	Messing
Materiaalinfo draaiaansluiting	Gespuitsgiet zink