 



# Naderingsschakelaar SMT-8-PS-S-LED-24-B

Artikelnummer: 175484

FESTO

elektrisch, contactloos, PNP, voor aandrijvingen met T-gleuf, met stekker M8.

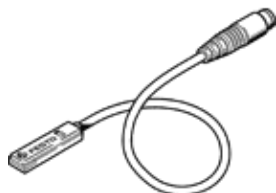

## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Design	voor T-gleuf
Toelating	C-Tick
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU-EMV-richtlijn
Materiaal - opmerking	vrij van koper en PTFE RoHS conform
Meetprincipe	magneto-resistent
Omgevingstemperatuur	-20 ... 60 °C
Schakeluitgang	PNP
Schakelelementfunctie	NO-contact (maakcontact)
Reproduceerbaarheid van de schakelwaarde	+/- 0,1 mm
Inschakeltijd	≤ 0,2 ms
Uitschakeltijd	≤ 0,5 ms
Max. uitgangsstroom	100 mA
Max. schakelvermogen DC	3 W
Spanningsdaling	≤ 1,8 V
Reststroom	≤ 0,1 mA
Bestand tegen kortsluiting	pulserend
Bestand tegen overbelasting	beschikbaar
Bedrijfsspanningsbereik DC	10 ... 30 V
Polariteitsbescherming	voor alle elektrische aansluitingen
Elektrische aansluiting	Kabel met stekker M8x1 3-polig
Uitgangsrichting aansluiting	in de lengte
Kabellengte	0,3 m
Kabeleigenschap	Standaard
Informatie materiaal kabelmantel	PUR
Soort bevestiging	geklemd in T-gleuf in de lengte in de gleuf inschuifbaar
Max. aandraaimoment	0,2 Nm
Productgewicht	10 g
Informatie materiaal behuizing	Messing TPE-U(PU) hooggelegeerd staal roestvrij vernikkeld
Schakelstatusweergave	LED geel
Omgevingstemperatuur bij bewegende kabelinstallatie	-5 ... 60 °C
Beschermingsgraad	IP65 IP67