

aansluitkabel


KMP1-02-II-14-10

Artikelnummer: 175661
Einde productie

FESTO

voor ventieleiland IIMP-02, kant-en-klaar gemonteerd voor 12 tot 14
ventielplaatsen, 10 m lang

Einde productie. Leverbaar tot 2017. Zie het Support Portal voor
alternatieve producten.

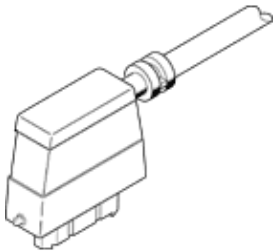

Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Inbouwpositie	willekeurig
Bedrijfsspanningsbereik AC	≤ 300 V
Bedrijfsspanningsbereik DC	≤ 250 V
Stroombelastbaarheid	4 A
Beschermingsgraad	IP65
Omgevingstemperatuur bij bewegende kabelinstallatie	5 ... 70 °C
Omgevingstemperatuur	-30 ... 70 °C
Productgewicht	11.300 g
Elektrische aansluiting	72-polig Contactdoos
Kabelmontage	65 x 0,75 mm ²
Kabeldiameter	22 mm
Kabellengte	10 m
Soort bevestiging	met klembeugel
Informatie materiaal behuizing	Lichtmetalen persgietwerk
Informatie materiaal kabelmantel	PE
Informatie materiaal insteekcontact	Koperlegering verzilverd