


aansluitblok MHP1-P10-2-PI

Artikelnummer: 197221

FESTO

met stekkersokkels, voor halfmofventielen MHP1-...PI

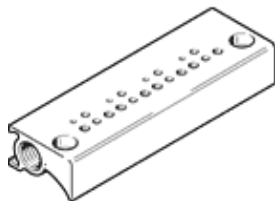

Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Max. aantal ventielplaatsen	10
Werkdruk	0 ... 8 bar
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Soort bevestiging aansluitplaat	met doorgangsboring
Bevestigingstype ventiel	met inwendige schroefdraad
Pneumatische aansluiting 1	M7
Materiaal aansluitplaat	aluminumlegering