


# sensor SKDA-4-AB

Artikelnummer: 4624761

FESTO

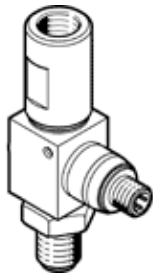

## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Krachtmeetbereik	0 ... 4 kN
Kalibreerbereik	-0,5 ... 4,5 kN
Grenslast	11,25 kN
Bedrijfsspanningsbereik DC	10 ... 30 V
Analoge uitgang	4 - 20 mA
Nauwkeurigheid analoge uitgang FS	0,2 %FS
Materiaal behuizing	aluminumlegering hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaal - opmerking	LABS-houdende stoffen inbegrepen RoHS conform
Productgewicht	0,3 kg
Omgevingstemperatuur	-20 ... 80 °C
Beschermingsgraad	IP67
Elektrische aansluiting	Contactdoos M12x1 4-polig A-gecodeerd
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	0 - geen corrosieweerstand
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU-EMV-richtlijn volgens EU-RoHS-RL
KC-kenteken	KC-EMV