 



# Opstartventiel met drukopbouw MS4N-DE-1/4-V230-Z

Artikelnummer: 532009

FESTO

elektrisch, voor langzame drukopbouw, debietrichting van rechts naar links.

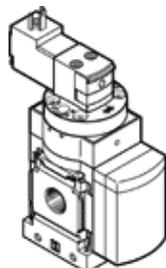

## Informatieblad

| Kenmerk                           | Waarde  |
|-----------------------------------|---|
| Ontluchtingsfunctie               | regelbaar   |
| Soort bediening                   | elektrisch  |
| Inbouwpositie                     | willekeurig   |
| Handbediening                     | met vergrendeling<br>niet-vergrendelbaar              |
| Constructieve opbouw              | Zuigerzitting   |
| Soort reset                       | mechanische veer                                      |
| Soort sturing                     | voorgestuurd  |
| Stuurluchtverzorging              | extern  |
| Stroomrichting                    | niet omkeerbaar                                       |
| Ventiefunctie                     | 2/2   |
| Schakelpositie-indicator          | met accessoires                                       |
| Werkdruk                          | 4 ... 14 bar  |
| b-waarde                          | 0,45  |
| C-waarde                          | 9,6 l/sbar  |
| Normaal nominaal debiet           | 2.000 l/min   |
| Spoelkaraktereigenschappen        | 230V AC   |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK  | 2   |
| Mediumtemperatuur                 | -10 ... 60 °C   |
| Omgevingstemperatuur              | -10 ... 60 °C   |
| Productgewicht                    | 263 g   |
| Elektrische aansluiting           | Vorm C  |
| Soort bevestiging                 | met accessoires<br>naar keuze:<br>in-line-installatie |
| Pneumatische aansluiting 1        | NPT1/4-18   |
| Pneumatische aansluiting 2        | NPT1/4-18   |
| Materiaal - tip                   | vrij van koper en PTFE                                |
| Materiaal - informatie dichtingen | NBR   |
| Materiaal - informatie behuizing  | gespuitsgiet aluminium                                |