


Y-insteekkoppeling QSY-F-6-4

Artikelnummer: 533934

FESTO

reducerend.

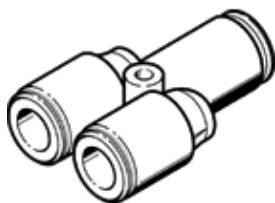

Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	Standaard
Nominale diameter	3,5 mm
Constructieve opbouw	Duw-trekprincipe (push/pull)
Werkdruk volledig temperatuurbereik	-0,95 ... 16 bar
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	3
Food safety	volgens fabrikantenverklaring
Omgevingstemperatuur	0 ... 150 °C
Toelating	Germanischer Lloyd
Productgewicht	17,8 g
Pneumatische aansluiting 1	voor slang buitendiameter 6 mm
Pneumatische aansluiting 2	voor slang buitendiameter 4 mm
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Informatie materiaal behuizing	Messing verchroomd en vernikkeld
Informatie materiaal schroefdraaddichting	FPM
Informatie materiaal slangdichting	FPM