

# magneetventielbatterij

 

## BMFH-3-3-1/8

Artikelnummer: 546047

Einde productie

FESTO

Einde productie. Leverbaar tot 2018. Zie het Support Portal voor alternatieve producten.

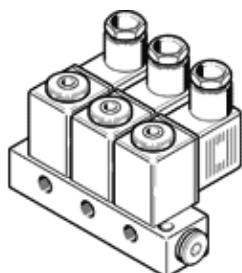

## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Ventielfunctie	3x3/2 gesloten monostabiel
Soort bediening	elektrisch
normaal nominaal debiet	50 l/min
Werkdruk	0 ... 8 bar
Constructieve opbouw	Zitventiel met veerretour
Soort reset	mechanische veer
Beschermingsgraad	IP65
Nominale diameter	1,3 mm
Afdichtingsprincipe	zacht
Inbouwpositie	willekeurig
Max. aantal ventielplaatsen	3
Soort sturing	direct
Schakeltijd uit	10 ms
Schakeltijd in	10 ms
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
Mediumtemperatuur	-10 ... 60 °C
Omgevingstemperatuur	-5 ... 40 °C
Productgewicht	380 g
Elektrische aansluiting	Stekker
Soort bevestiging	met doorgangsboring
Pneumatische aansluiting 1	G1/8
Pneumatische aansluiting 2	G1/8
Pneumatische aansluiting 3	G1/8
Informatie materiaal dichtingen	NBR
Informatie materiaal behuizing	Aluminium geanodiseerd