


# vouwbalgkit DADB-V6-40-S126-175

Artikelnummer: 553295

FESTO

voor normcilinder volgens ISO 15552

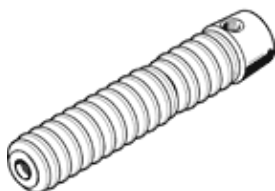

## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Buitendiameter	46 mm
Grootte	40
Slagbereik	126 ... 175 mm
Zuigerstangverlenging	56 mm
Design	rond
Inbouwpositie	willekeurig
Constructieve opbouw	Balgkit met gekanaliseerde afvoerlucht
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	3 - sterke corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Bestand tegen media	Stof Steengruis Oliën Vet Benzine
Beschermingsgraad	IP54
Omgevingstemperatuur	-10 ... 80 °C
Productgewicht	68 g
Soort bevestiging	opschuifbaar met schroefdraadpen
Pneumatische aansluiting	G1/8
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal adapter componenten	PA-versterkt
Materiaal dichtingen	NBR
Materiaal vouwbalg	NBR
Materiaal schroefdraadpin	hooggelegeerd staal roestvrij