


vouwbalgkit DADB-V6-50-S476-500

Artikelnummer: 553329

FESTO

voor normcilinder volgens ISO 15552

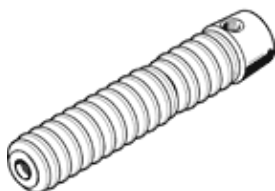

Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Buitendiameter	57 mm
Grootte	50
Slagbereik	476 ... 500 mm
Zuigerstangverlenging	134 mm
Design	rond
Inbouwpositie	willekeurig
Constructieve opbouw	Balgkit met gekanaliseerde afvoerlucht
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	3 - sterke corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Bestand tegen media	Stof Steengruis Oliën Vet Benzine
Beschermingsgraad	IP54
Omgevingstemperatuur	-10 ... 80 °C
Productgewicht	205 g
Soort bevestiging	opschuifbaar met schroefdraadpen
Pneumatische aansluiting	G1/4
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal adapter componenten	PA-versterkt
Materiaal dichtingen	NBR
Materiaal vouwbalg	NBR
Materiaal schroefdraadpin	hooggelegeerd staal roestvrij