


vouwbalgkit DADB-V6-100-S51-125

Artikelnummer: 553373

FESTO

voor normcilinder volgens ISO 15552

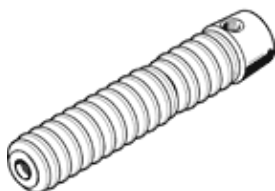

Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Buitendiameter	93 mm
Grootte	100
Slagbereik	51 ... 125 mm
Zuigerstangverlenging	37 mm
Design	rond
Inbouwpositie	willekeurig
Constructieve opbouw	Balgkit met gekanaliseerde afvoerlucht
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	3 - sterke corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Bestand tegen media	Stof Steengruis Oliën Vet Benzine
Beschermingsgraad	IP54
Omgevingstemperatuur	-10 ... 80 °C
Productgewicht	152 g
Soort bevestiging	opschuifbaar met schroefdraadpen
Pneumatische aansluiting	G1/4
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal adapter componenten	PA-versterkt
Materiaal dichtingen	NBR
Materiaal vouwbalg	NBR
Materiaal schroefdraadpin	hooggelegeerd staal roestvrij