


Vouwbalkkit EADB-V1-63-S201-300

Artikelnummer: 570273

FESTO

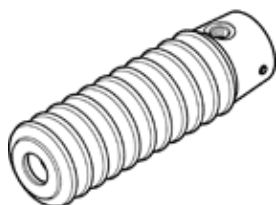

Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Buitendiameter	93 mm
Grootte	63
Slagbereik	201 ... 300 mm
Zuigerstangverlenging	80 mm
Design	rond
Inbouwpositie	willekeurig
Constructieve opbouw	Balgkit met gekanaliseerde afvoerlucht
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	3
Bestand tegen media	Stof Steengruis Oliën Vet Benzine
Beschermingsgraad	IP65 volgens IEC 60529
Omgevingstemperatuur	-10 ... 80 °C
Te verplaatsen massa	199 g
Productgewicht	309 g
Soort bevestiging	opschuifbaar met schroefdraadpen
Pneumatische aansluiting	G1/4
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Informatie materiaal: Adaptercomponenten	aluminumlegering geanodiseerd
Informatie materiaal dichtingen	NBR
Informatie materiaal : Balg	NBR
Informatie materiaal schroefpin	hooggelegeerd staal roestvrij