


**axiaalkit**  
**EAMM-A-L27-40RA**  
Artikelnummer: 8063446

**FESTO**

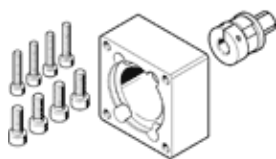

## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Inbouwpositie	willekeurig
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatuur	-25 ... 60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 95 %
Beschermingsgraad	IP40
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Overdraagbaar draaimoment	1,6 Nm
Productgewicht	111 g
Interface code, actuator	L27
Interface code, motor in	40RA
Materiaal - opmerking	RoHS conform