 



schokdemper DYSS-3-4-Y1F

Artikelnummer: 8081768

FESTO

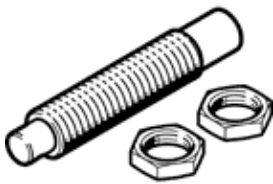

Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	3
Slag	4 mm
Demping	zelfinstellend
Inbouwpositie	willekeurig
Positiedetectie	zonder
Max. impactsnelheid	1 m/s
Terugsteltijd kort	0,2 s
Terugsteltijd lang	1 s
Werking	enkelwerkend drukkend
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
Omgevingstemperatuur	-10 ... 80 °C
Dempingslengte	4 mm
Max. aanslagkracht	80 N
Max. aandraaimoment	1 Nm
Max. energieabsorptie per slag	0,4 J
Max. energieabsorptie per uur	4.500 J
Max. restenergie	0,004 J
Terugstelkracht	0,5 N
Productgewicht	3 g
Soort bevestiging	met contraoer
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal dichtingen	NBR
Materiaal behuizing	hooggelegeerd staal
Materiaal zuigerstang	hooggelegeerd staal