


# axiaalkit EAMM-A-T42-60R

Artikelnummer: 8093289

FESTO

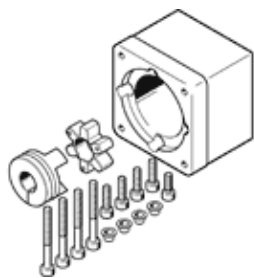

## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Nominale lengte	49 mm
Inbouwpositie	willekeurig
Max. toerental	8.000 1/min
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatuur	-25 ... 60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 95 %
Beschermingsgraad	IP40
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Massatraagheidsmoment	3,2 kgmm <sup>2</sup>
Overdraagbaar draaimoment	10 Nm
Productgewicht	349 g
Interface code, actuator	T42
Interface code, motor in	60R
Materiaal - opmerking	RoHS conform