


Amortyzator hydrauliczny DYEF-M4-Y1

Numer części: 1179810

FESTO

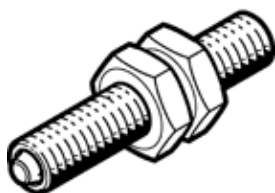

Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość	M4
Skok	0.9 mm
Amortyzacja	Amortyzacja P bez metalowego zderzaka
Pozycja zabudowy	Dowolna
Sygnalizacja położenia	Bez
Maks. prędkość uderzenia	0.8 m/s
Klasa odporności na korozję CRC	2 – Średnia odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura otoczenia	0 ... 60 °C
Długość amortyzacji	0.9 mm
Maks. energia pochłaniana na skok	0.015 J
Waga produktu	2.1 g
Sposób montażu	Przy pomocy nakrętki zabezpieczającej
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał uszczelnień	NBR
Materiał obudowy	Stal wysokostopowa