


# Szczęki chwytaka, półfabrykat BUB-HGPD-16

Numer produktu: 1180947

FESTO

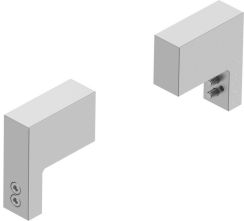

## Karta danych

Cechy	Wartość
Wielkość	16
Pozycja montażu	dowolny
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura otoczenia	5 °C...60 °C
Ciężar produktu na szczękę chwytaka	25 g
Typ mocowania	Przy pomocy otworu przelotowego i tulejki centrującej
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał półfabrykatu	Stop aluminium do przeróbki plastycznej